


Verbindungsleitung KMC-1-24DC-2,5-LED

Teilenummer: 30931

FESTO

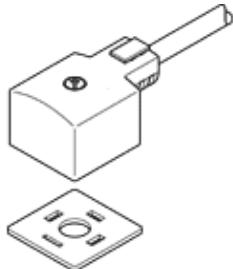

Datenblatt

Merkmal	Wert
Schaltzustandsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	170 g
Elektrischer Anschluss	Dose Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	2,5 m
Kabeldurchmesser	6 mm
Kabelaufbau	3x0,75
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PC
Werkstoff Steckkontakte	Bronze