


Steckdosenleitung KMF-1-24DC-2,5-LED

Teilenummer: 30935
★ Kernprogramm

FESTO

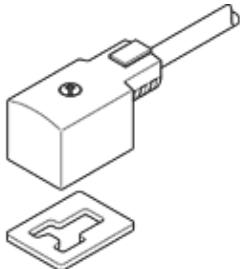

Datenblatt

Merkmal	Wert
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	170 g
Elektrischer Anschluss	Dose
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	2,5 m
Kabeldurchmesser	6 mm
Kabelaufbau	3x0,75
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PC POM
Werkstoff Steckkontakte	Bronze