


Kupplungsstecker KS3-CK-4

Teilenummer: 3326

FESTO

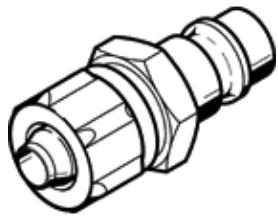

Datenblatt

Merkmal	Werte
Nennweite	2,9 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalenndurchfluss	158 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	16 g
Pneumatischer Anschluss 1	CK-4