


# Magnetspule MSFW-230-50/60-OD

Teilenummer: 34422

FESTO

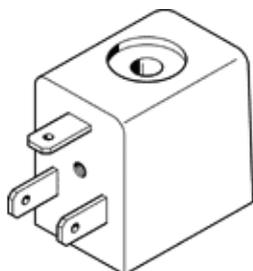

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Min. Anzugszeit	10 ms
Einschaltdauer	100%
Leistungsfaktor cos {phi}	0,7
Spulenkenwerte	230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9 VA, Halteleistung 7 VA
Zulässige Frequenzschwankungen	+/- 5 %
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 40 °C
Max. Anziehdrehmoment Steckdose	0,4 Nm
Produktgewicht	55 g
Elektrischer Anschluss	Steckerfahnen für MSSD-F 3-polig
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer