


# Kupplungsstecker KS3-CK-6

Teilenummer: 3478

**FESTO**

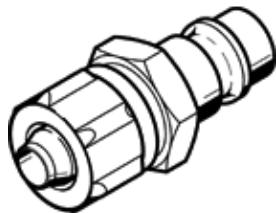

## Datenblatt

Merkmal	Werte
Nennweite	4,9 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalenndurchfluss	378 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	21 g
Pneumatischer Anschluss 1	CK-6