 



# Steuerschieber VHER-P-H-B43C-B-G18

Teilenummer: 3488209  
Neu

FESTO

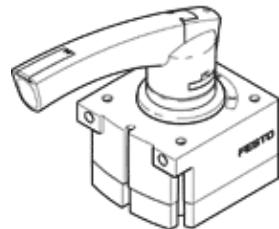

## Datenblatt

Merkmal	Werte
Ventilfunktion	4/3 geschlossen
Betätigungsart	manuell
Baubreite	42 mm
Normalnenndurchfluss	800 l/min
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Hinweis zum Betriebsdruck	Vakuumbetrieb -0,95 bis 0 bar darf nur an Anschluss 3 angeschlossen werden Beim Zweidruck-Betrieb muss der Druck an Anschluss 1 höher als am Anschluss 3 sein
Konstruktiver Aufbau	Dreh-Schieber
Nennweite	6 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Anwendungshinweis	nur von Hand betätigen
Betätigungsicherung	mit Zubehör schließbar
Dichtprinzip	hart
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Überschneidungsfreiheit	ja
Schaltstellungsanzeige	mit Zubehör
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumstemperatur	-20 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Betätigungsmoment	0,9 Nm
Produktgewicht	125 g
Befestigungsart	wahlweise: Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	G1/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Hebel	PA