


Kupplungsstecker KS3-1/8-A

Teilenummer: 3492

FESTO

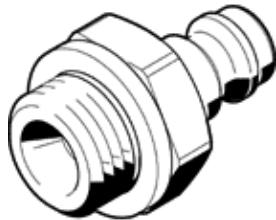

Datenblatt

Merkmal	Werte
Nennweite	4,95 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalenndurchfluss	563 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	6 Nm
Produktgewicht	13 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8