


Schlauchtülle

N-3/8-P-9

Teilenummer: 3609

FESTO

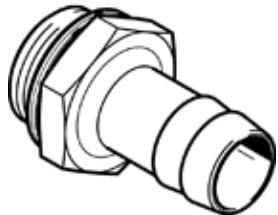

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7,6 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Innendurchmesser 9 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform