 



Tasterventil K-3-M5

Teilenummer: 3660

FESTO

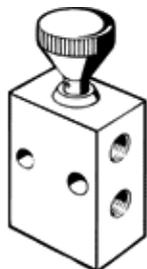

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Ventilfunktion | 3/2 geschlossen monostabil |
| Normalnenndurchfluss | 80 l/min |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 8 bar |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Sitz |
| Nennweite | 2 mm |
| Steuerart | direkt |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Betätigungskraft | 23 N |
| Produktgewicht | 28 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |