


Schnellverschraubung ACK-1/4-PK-6

Teilenummer: 3712

FESTO

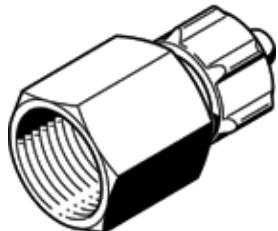

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Nennweite | 5,3 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geöelter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Innengewinde G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |