


Kupplungsstecker KS2-CK-3

Teilenummer: 4091

FESTO

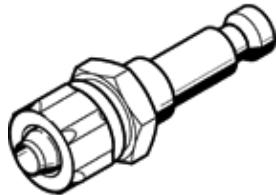

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	68 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	4 g
Pneumatischer Anschluss 1	CK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform