


Magnetspule MSFW-230-50/60-EX

Teilenummer: 536934

FESTO

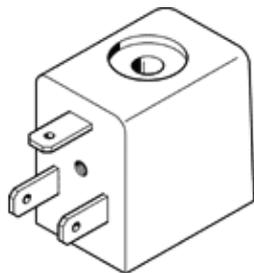

Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Min. Anzugszeit	10 ms
Einschaltdauer	100%
Leistungsfaktor cos {phi}	0,7
Spulenkennwerte	230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung: 9 VA, Halteleistung: 7 VA
Zulässige Frequenzschwankungen	+/- 5 %
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
ATEX-Kennzeichnung	II 3 GD EEx nA II T130°C X
ATEX-Umgebungstemperatur	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 40 °C
Max. Anziehdrehmoment Steckdose	0,4 Nm
Produktgewicht	55 g
Elektrischer Anschluss	Steckerfahnen für MSSD-F 3-polig
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl
Werkstoffinformation Wicklung	Kupfer