


Lichtleiter

SOOC-TB-M4-2-R25

Teilenummer: 552812

FESTO

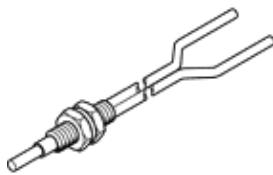

Datenblatt

Merkmal	Werte
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Einweglichtschranke
Minimaler Objektdurchmesser	0,35 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Standard
Reichweite	400 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	2 m
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Werkstoffinformation Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Min. Biegeradius	25 mm
Schutzart	IP66
Werkstoffinformation Lichtleiter	PE