


# Steckverschraubung NPQM-D-G38-Q10-P10

Teilenummer: 558669

FESTO

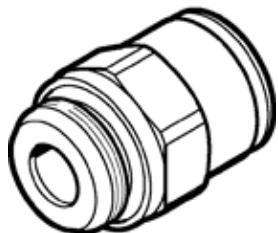

## Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	Standard
Nennweite	8 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Lebensmittel-Zulassung	nein
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Produktgewicht	22,6 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR