


Steckverschraubung NPQM-D-G14F-Q6-P10

Teilenummer: 558678

FESTO

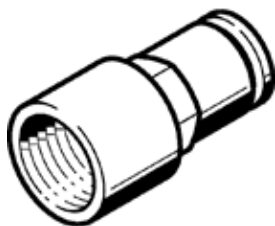

Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	Standard
Nennweite	5 mm
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Lebensmittel-Zulassung	nein
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Produktgewicht	18,5 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR