


Schnellverschraubung ACK-1/8-PK-3

Teilenummer: 5664

FESTO

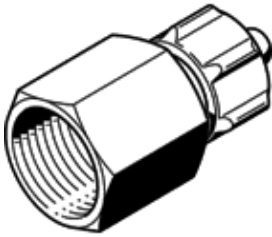

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2,4 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 4 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium