


# T-Steckverbindung NPQM-T-Q14-E-P10

Teilenummer: 570454

FESTO

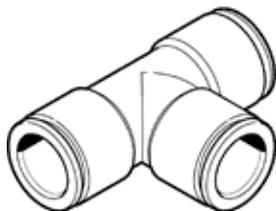

## Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	Standard
Nennweite	12 mm
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Lebensmittel-Zulassung	nein
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Produktgewicht	77,1 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 14mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 14mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR