 



Stopperzylinder DFSP-20-20-S-PA

Teilenummer: 576074

FESTO

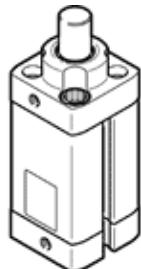

Datenblatt

Merkmal	Werte
Hub	20 mm
Kolben-Durchmesser	20 mm
Kolbenstangengewinde	M3
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	doppeltwirkend ziehend
Konstruktiver Aufbau	Profilrohr Kolben Kolbenstange
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Verdreh Sicherung/Führung	runde Kolbenstange
Betriebsdruck	1,6 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöltter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Stoßkraft	1.370 N
Zulässige Querkraft beim Schaltvorgang	228 N
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung wahlweise: mit Innengewinde mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Bundschraube	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Deckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffinformation Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffinformation Rolle	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Zylinderrohr	Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert