


# Steckverschraubung NPQH-DK-M5-Q4-P10

Teilenummer: 578370

FESTO

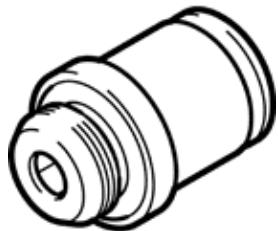

## Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	Standard
Nennweite	2,5 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 20 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:] Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Umgebungstemperatur	0 ... 150 °C
Max. Anziehdrehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	4,5 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 4 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Gewindedichtung	FPM
Werkstoffinformation Lösering	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	FPM
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei