


Y-Steckverbindung NPQH-Y-Q6-Q4-P10

Teilenummer: 578413

FESTO

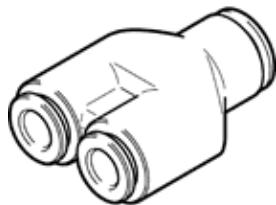

Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	Standard
Nennweite	3,5 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 20 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Umgebungstemperatur	0 ... 150 °C
Produktgewicht	35,9 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 4 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Lösering	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	FPM
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei