


Gabelkopf SG-M4

Teilenummer: 6532

FESTO

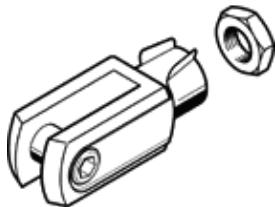

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M4
Basierend auf Norm	ISO 8140
Entspricht Norm	DIN 71752
Gewindeanschluss	Innengewinde M4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-40 ... 150 °C
Produktgewicht	8 g
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Bolzen	Stahl verzinkt
Werkstoff Gabel	Stahl verzinkt
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt