 



# Schalldämpfer U-3/8-B

Teilenummer: 6843  
★ Kernprogramm

FESTO

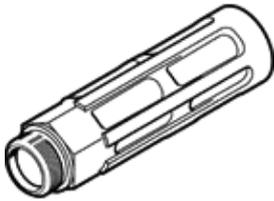

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	5.800 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Schalldruckpegel	80 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	37 g
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium