 



Schalldämpfer U-1/2-B

Teilenummer: 6844
★ Kernprogramm

FESTO

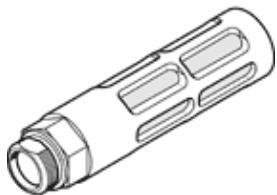

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	7.500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Schalldruckpegel	81 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	75 g
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium