


# Verteilerblock FR-4-1/4-C

Teilenummer: 7849

FESTO

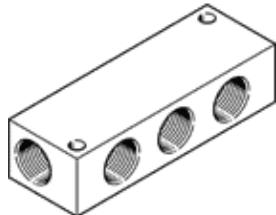

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	11,5 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:--]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Produktgewicht	60 g
Anzahl Abgänge	3
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss