


**L-Verschraubung**  
**NPFC-L-R18-G18-MF**  
Teilenummer: 8030216

**FESTO**

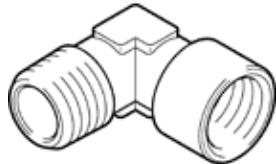

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	19,8 g
Pneumatischer Anschluss 1	R1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform