


L-Verschraubung
NPFC-L-R12-G12-MF
Teilenummer: 8030219

FESTO

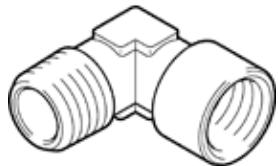

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	77,8 g
Pneumatischer Anschluss 1	R1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform