


L-Verschraubung NPFC-L-2R38-M

Teilenummer: 8030225

FESTO

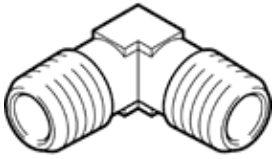

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	43,3 g
Pneumatischer Anschluss 1	R3/8
Pneumatischer Anschluss 2	R3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform