


Y-Verschraubung NPFC-Y-R14-2G14-MFF

Teilenummer: 8030232

FESTO

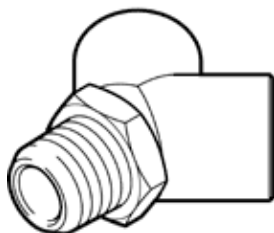

Datenblatt

Merkmal	Werte
Werkstoffinformation Gewindeverschraubung	Messing vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [---:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	40,8 g
Pneumatischer Anschluss 1	R1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform