


# T-Verschraubung NPFC-T-3G14-F

Teilenummer: 8030236

FESTO

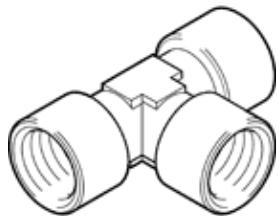

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff Gewindeverschraubung     | Messing, vernickelt                   |
| Gebindegröße                       | 10                                    |
| Betriebsdruck                      | -0,95 ... 50 bar                      |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung  |
| Umgebungstemperatur                | -20 ... 150 °C                        |
| Produktgewicht                     | 49,3 g                                |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G1/4                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2          | G1/4                                  |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                          |