


T-Verschraubung
NPFC-T-2G38-R38-FMF
Teilenummer: 8030248

FESTO

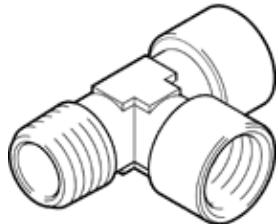

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	65,8 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	R3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform