


T-Verschraubung NPFC-T-2G12-R12-FMF

Teilenummer: 8030249

FESTO

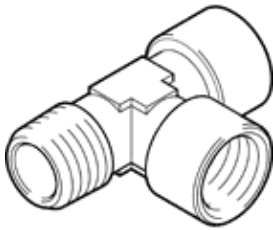

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	114,2 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	R1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform