


Doppelnippel
NPFC-D-R18-R38-M
Teilenummer: 8030280

FESTO

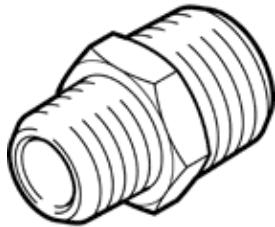

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	20,16 g
Pneumatischer Anschluss 1	R1/8
Pneumatischer Anschluss 2	R3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform