


Doppelnippel NPFC-D-R14-R38-M

Teilenummer: 8030282

FESTO

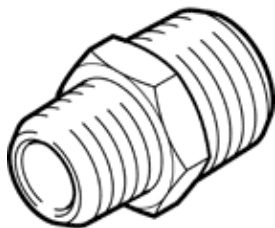

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [---:--]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	23,4 g
Pneumatischer Anschluss 1	R1/4
Pneumatischer Anschluss 2	R3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform