


Doppelnippel
NPFC-D-R38-R12-M
Teilenummer: 8030285

FESTO

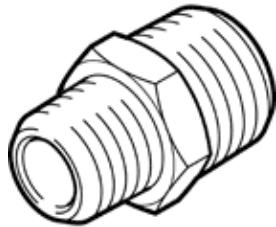

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	38,42 g
Pneumatischer Anschluss 1	R3/8
Pneumatischer Anschluss 2	R1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform