


Reduziermuffe
NPFC-R-G34-G12-F
Teilenummer: 8030297

FESTO

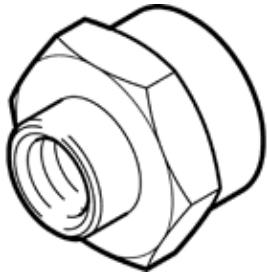

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	56,2 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform