 



# Drossel-Schalldämpfer GRU-1/4-B

Teilenummer: 9517

FESTO

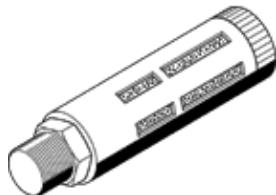

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Schalldämpfer-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normaldurchfluss 6 -> 0 bar	0 ... 1.500 l/min
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich
Mediumstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	25 g
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Druckguss
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Regulierschraube	PA