


Kugelhahn QH-1/2

Teilenummer: 9543

FESTO

mit Handhebel.

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

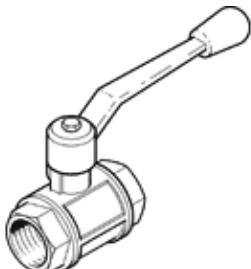

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss	11.500 l/min
Nennweite	15 mm
Umgebungstemperatur	-20 ... 180 °C
Werkstoff Gehäuse	Messing
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:] Wasser
Dichtprinzip	weich
Konstruktiver Aufbau	Kugelhahn
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)