



CWP15 Panel Light

Instruction Manual

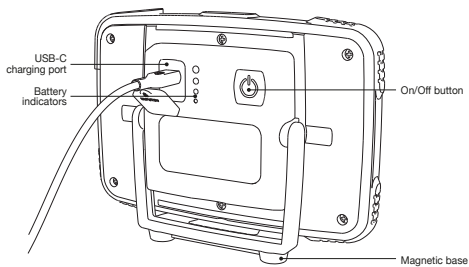

 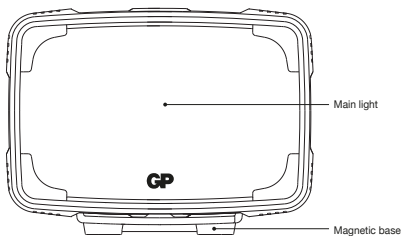


Charging the panel light


1. Remove the waterproof cover and plug in the provided USB-C charging cable into the USB-C port.
2. Connect USB-A end of the cable into a power source such as USB power adapter, power bank or computer.
3. The panel light is fully charged when all battery indicators are lit.
4. Disconnect the USB-C cable from the panel light and re-insert the waterproof cover.

Battery indicators

Battery power capacity



Charge status

 

Operation

- Press the On/Off button to cycle through the 3 brightness settings: Low - Medium - High - Off

ANSI FL1 Standard	High	Medium	Low
Lumens	1200 lumens	700 lumens	250 lumens
Candela	494cd	210cd	100cd
Beam distance	45m	29m	20m
Runtime	4.5h	7h	17.5h
IP Rating	IPX7		
Impact resistance	1.5 m		

Battery details

- Built-in 3.6V Li-Ion battery (5100mAh)
- Charging time: 5 hours

Usage and Care

 
- Do not dismantle the product, as this can cause harm to the product and the person will void the warranty.
- This has a high lumen output so be careful not to shine directly into anyone's eyes as it may cause harm and injury.
- Do not cover product when in operation to avoid excessive heat accumulation.
- The battery is sealed and cannot be replaced for your own safety.
- Do not use cleaning agents that may damage the product. Use a soft cloth to avoid scratching.
- This product uses sealed Li-ion 18650 battery. Always connect the USB carefully to avoid water and other liquids getting into the port, which may cause damage to the unit and batteries.
- Please charge every 3 months if not used to maintain battery longevity.
- Do not leave panel light on permanently charge status as this can cause battery damage.

Opladen van de paneellamp


1. Verwijder de waterdichte kap en sluit de meegeleverde USB-C-oplaadkabel aan op de USB-C-poort.
2. Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op een voedingsbron zoals een USB-stroomadapter, een powerbank of een computer.
3. De paneellamp is volledig opgeladen als alle batterijlampjes branden.
4. Maak de USB-C-kabel los van de paneellamp en breng de waterdichte kap weer aan.

Batterijlampjes

Batterijcapaciteit



Laadstatus

 

Bediening

- Druk op de Aan/Uit-knop om de 3 helderheidsinstellingen te doorlopen: Laag - Medium - Hoog - Uit

ANSI FL1-standaard	Hoog	Medium	Laag
Lumen	1200 lumens	700 lumens	250 lumens
Candela	494 cd	210 cd	100 cd
Straalafstand	45 m	29 m	20 m
Gebruikstijd	4.5 h	7 h	17.5 h
IP-classificatie	IPX7		
Schokweerstand	1.5 m		

Batterijdetails

- Ingebouwde 3,6 V Li-Ion-batterij (5100 mAh)
- Opladtid: 5 uur

Gebruik en zorg

 
- Demonteer het product niet, want dit kan schade aan het product veroorzaken en de persoon zal de garantie ongeldig maken.
- Dit heeft een hoge lichtopbrengst, dus wees voorzichtig om niet direct in iemands ogen te schijnen, want dat kan schade en letsel veroorzaken.
- Tijdens het gebruik het product niet bedekken om zo oververhitting te voorkomen.
- De batterij is verzegeld en kan niet worden vervangen voor uw eigen veiligheid.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die het product kunnen beschadigen. Gebruik een zachte doek om krassen te voorkomen.
- Dit product gebruikt een verzegelde Li-Ion 18650 batterij. Sluit de USB altijd voorzichtig aan om te voorkomen dat er water en andere vloeistoffen in de poort terechtkomen die schade aan de eenheid en de batterijen kunnen veroorzaken.
- Laad elke 3 maanden op bij niet-gebruik om de levensduur van de batterij te verlengen.
- Laat de paneellamp niet permanent branden, want dit kan schade aan de batterij veroorzaken.

Charger le panneau lumineux


1. Retirez le couvercle étanche et branchez le câble de chargement USB-C fourni dans le port USB-C.
2. Connectez l'extrémité USB-A du câble à une source d'alimentation telle qu'un adaptateur USB, un powerbank ou un ordinateur.
3. Le panneau lumineux est complètement chargé lorsque tous les indicateurs de charge sont allumés.
4. Débranchez le câble USB-C du panneau lumineux et remettez le couvercle étanche en place.

Indicateur de charge

Capacité de la batterie



Niveau de charge

 

Fonctionnement

- Appuyez sur le bouton On/Off pour faire défiler les 3 réglages de luminosité : Faible - Moyen - Élevé - Éteint

Standard ANSI FL1	Élevé	Moyen	Faible
Lumens	1200 lumens	700 lumens	250 lumens
Candelas	494 cd	210 cd	100 cd
Portée du faisceau	45 m	29 m	20 m
Durée de fonctionnement	4.5 h	7 h	17.5 h
Classe IP	IPX7		
Résistance aux impacts	1.5 m		

Détails de la batterie

- Batterie 3.6V Li-Ion (5100mAh) incluse • Durée du chargement : 5 heures

Utilisation et entretien

 
- Ne démontez pas le produit, cela pourrait l'endommager ou vous blesser, et cela annulerait la garantie.
- Ce produit fournit une forte luminosité, ne le braquez donc pas directement dans les yeux d'une personne, cela pourrait être douloureux ou causer des lésions.
- Ne pas recouvrir ce produit lors de son utilisation afin d'éviter toute accumulation excessive de chaleur.
- La batterie est scellée et ne peut être remplacée pour votre propre sécurité.
- N'utilisez pas de produits nettoyants pouvant endommager le produit. Utilisez un linge doux pour éviter de rayer les surfaces.
- Ce produit utilise une batterie Li-ion 18650 scellée. Branchez toujours la fiche USB soigneusement pour éviter toute pénétration d'eau ou d'autres liquides dans le port, car cela pourrait endommager l'unité et les batteries.
- Veuillez recharger la batterie tous les 3 mois si le produit n'est pas utilisé pour maintenir sa longévité.
- Ne laissez pas le panneau lumineux en charge de façon permanente, car cela peut endommager la batterie.

Aufladen des Lichtpaneels


1. Entfernen Sie die Wasserschutzabdeckung und stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel in den USB-C-Anschluss.
2. Schließen Sie das USB-A-Ende des Kabels an die Stromversorgung an, z. B. über ein USB-Netzteil, eine Powerbank oder einen Computer.
3. Das Lichtpaneel ist vollständig aufgeladen sobald alle Batterieanzeigen leuchten.
4. Ziehen Sie das USB-C-Kabel aus dem Lichtpaneel und stecken Sie die Wasserschutzabdeckung wieder ein.

Batterieanzeigen

Batterieleistung



Ladestatus

 

Bedienung

- Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf, um zwischen den 3 Helligkeitsstufen zu wechseln:
Niedrig - Mittel - Hoch - Aus

ANSI FL1 Standard	Hoch	Mittel	Niedrig
Lumen	1200 Lumen	700 Lumen	250 Lumen
Candela	494 cd	210 cd	100 cd
Strahlabstand	45 m	29 m	20 m
Laufzeit	4.5 h	7 h	17.5 h
IP-Schutzart	IPX7		
Stoßfestigkeit	1.5 m		

Batteriemerkmale

- Eingebauter 3,6-V-Li-Ionen-Akku (5100 mAh)
- Ladezeit 5 Stunden

Gebrauch und Pflege

- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, da es zu Schaden kommen könnten und die Garantie erlischt.
- Der Lumenausstoß ist hoch, richten Sie das Lichtpaneel also nicht direkt in die Augen anderer, das kann zu Schäden und Verletzungen führen.
- Bedecken Sie das Produkt nicht während seines Betriebs, um einen übermäßigen Wärmestau zu vermeiden.
- Die Batterie ist verschlossen und zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht austauschbar.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die das Produkt schädigen könnten. Benutzen Sie ein weiches Tuch, um Kratzer zu vermeiden.
- Dieses Produkt verwendet eine verschlossene Li-ion 18650-Batterie. Achten Sie beim Anschließen des USB-Ladekabels stets darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Anschluss gelangen, da dies zu Schäden an Gerät und Batterien führen kann.
- Bitte bei Nichtbenutzung alle 3 Monate aufladen, um die Batterielebensdauer zu erhalten.
- Lassen Sie das Lichtpaneel nicht permanent im Lademodus, da dies die Batterie beschädigen könnte.