



# KEL-QUICK

Kabeleinführungsleisten zur schnellen Montage\*



Abschlussdeckel wird werkzeuglos eingerastet.



Komplett werkzeuglose Montage mit KEL-SNAP



Geschlitzte QT Tüllen

1 Abb. zeigt neue Ausführung



## Produktbeschreibung

Die Baureihe KEL-QUICK ist ein kompaktes System zur Einführung und Abdichtung von Leitungen mit Steckern sowie von Schläuchen und Pneumatikleitungen. Es kommen die geschlitzten Tülleneinsätze der Serie QT zum Einsatz. Nach der erfolgten Bestückung mit Leitungen wird der Abschlußdeckel auf den mit Tüllen bestückten Rahmen aufgerastet. Die Baureihe KEL-QUICK setzt auf Ausbrüche für 24-/16-/10-polige schwere Steckverbinder auf. Die Bauform KEL-QUICK-B setzt auf Ausbrüche 36 × 46 mm auf. Die Montage erfolgt entweder durch Anschrauben oder Einrasten in den KEL-SNAP Rahmen. Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

## Vorteile

- Schnelle Montage durch Verrasten des Rahmens ohne Werkzeug und Schrauben
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität

## Spezifikationen

Material	Polyamid (PA)
Brandklasse	UL94-Vo, selbstverlöschend
Schutzart	IP54, mit Dichtung und korrekter Auswahl Kabeltülle
Temperatur	- 40°C bis + 140°C (statisch)
Eigenschaften	Halogenfrei, silikonfrei
Bohrbild	Siehe Anhang, S. 200 - 201
Aufbauhöhe	17 mm

## Zubehör

QT Kabeltüllen	56 - 57
KEL-SNAP Aufschnapprahmen	31
KEL-EMV Kabelabfangleisten	126 - 128
KDR Bodenbleche	146 - 155
FP Flanschplatten	160 - 165
MP Modulplatten	156 - 157
ST Stopfen	49

Beschreibung	Typ	Best.Nr.	Ausbruch [mm]	Kabeltüllen	VE
	KEL-QUICK 24 10	42410	36 × 112	10 QT	10
	KEL-QUICK 16 8	42418	36 × 86	8 QT	10
	KEL-QUICK 10 6	42420	36 × 65	6 QT	10
	KEL-QUICK-B4	42434	36 × 46	4 QT	10

\* Neue Generation erhältlich ab November 2017

IP54

HL3  
EN 45545-2UV  
ISO 4892-2AECOLAB  
certifiedRoHS  
compliantMade in  
Germany

CAD

## KEL-QUICK-E\*

Kabeleinführungsleisten  
zur schnellen MontageAbschlussdeckel wird  
werkzeuglos eingerastet.

Geschlitzte QT Tüllen



IP54

1

Beschreibung


Typ

Best.Nr.

Ausbruch  
[mm]

Kabeltüllen

VE

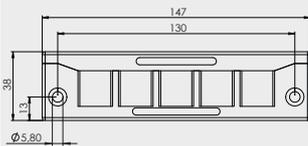


KEL-QUICK-E5

42424

24 × 112

5 QT

10

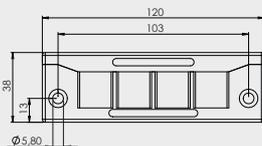


KEL-QUICK-E4

42423

24 × 86

4 QT

10

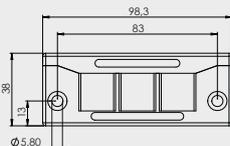


KEL-QUICK-E3

42422

24 × 65

3 QT

10

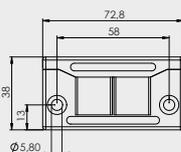

KEL-QUICK-E2

42421

24 × 43

2 QT

10

## Produktbeschreibung

Die Baureihe KEL-QUICK-E ist ein einreihiges kompaktes System zur Einführung und Abdichtung von Leitungen mit Steckern, aber auch von Schläuchen und Pneumatikleitungen. Es kommen die geschlitzten Tülleneinsätze der Serie QT zum Einsatz. Nach der erfolgten Bestückung mit Leitungen wird der Abschlussdeckel auf den mit Tüllen bestückten Rahmen aufgerastet. KEL-QUICK-E zeichnen sich durch die platz sparende Bauform aus und sind somit ideal bei beengten Platzverhältnissen. Die Montage erfolgt durch Anschrauben. Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

## Vorteile

- Schnelle Montage durch Verrasten des Rahmens ohne Werkzeug und Schrauben
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität

## Spezifikationen

Material	Polyamid (PA)
Brandklasse	UL94-Vo, selbstverlöschend
Schutzart	IP54, mit Dichtung und korrekter Auswahl Kabeltülle
Temperatur	- 40°C bis + 140°C (statisch)
Eigenschaften	Halogenfrei, silikonfrei
Bohrbild	Siehe Anhang, S. 200 - 201
Aufbauhöhe	17 mm

## Zubehör

QT Kabeltüllen	56 - 57
KEL-EMV Kabelabfangleisten	126 - 128
ST Stopfen	49

\*Lieferbar ab November 2017