





03 0369

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M16 nach IEC 61076-2-106, IP40/IP68

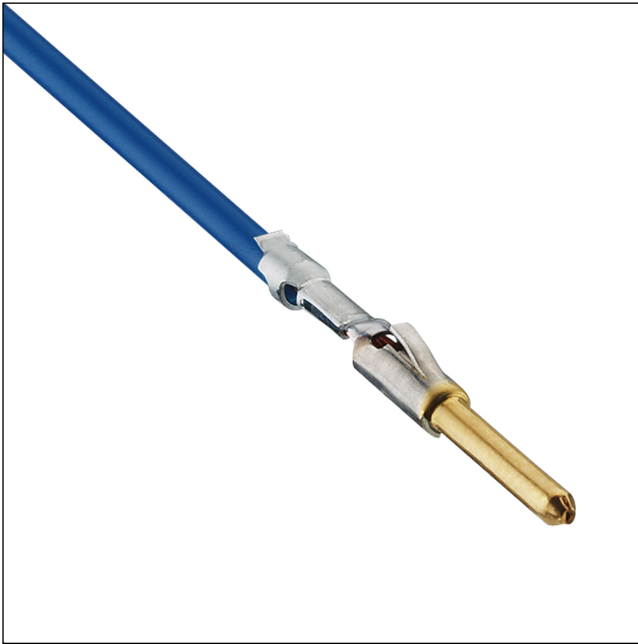

Crimpkontakt, Kontaktstift vergoldet

03 0369

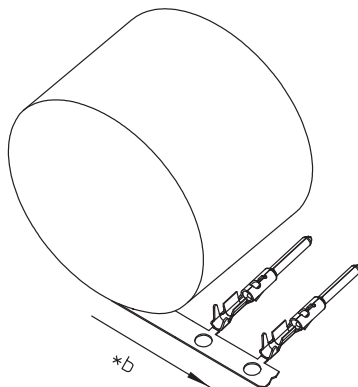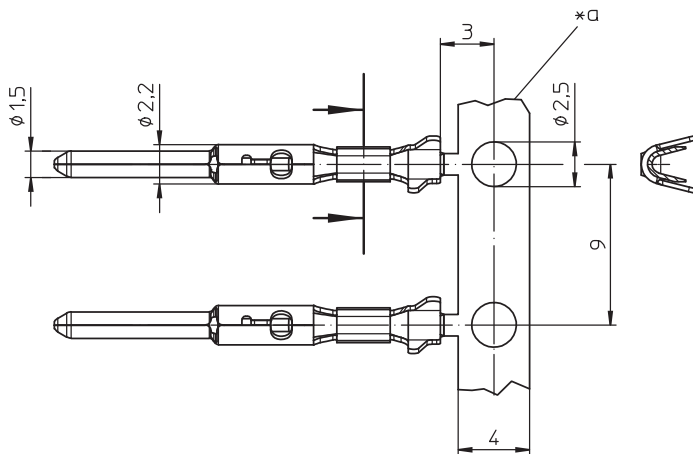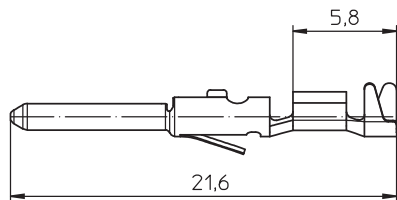

*a Haltestreifen
*b Abspulrichtung

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktstift CuSn, vergoldet – 0369 V109

Anschließbare Leiter Crimpbereich

Querschnitt 0,25–0,75 mm² (AWG 23–18)
Isolationsdurchmesser ≤ 1,8 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom 5 A (T_u 40 °C)
Bemessungsspannung 250/320 V AC
Weitere Angaben siehe passendes Steckverbindergehäuse

Zugehörige Produkte

Zubehör

☑ 0365	☑ 036500	☑ SFV ... C
☑ SGV ... C	☑ SV ... C	☑ SV ...-8 C
☑ WSV ... C		

Verarbeitungsequipment

☑ CAW03	☑ CZB03-0369	☑ CZK03
☑ VARICON 7000-DC-CR	☑ VARICON 7000-Eco-CR	☑ VARICON 7000-Inline-CR
☑ VARICON 7000-RD-CR		

03 0369

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0369 V109	1	10000	10000
0369 V109VP18	1	350	1750

Verpackung:
auf Rolle