

16


1610 06

Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit  
Lötaugen, für Snap-in-Frontmontage

16 1610 06

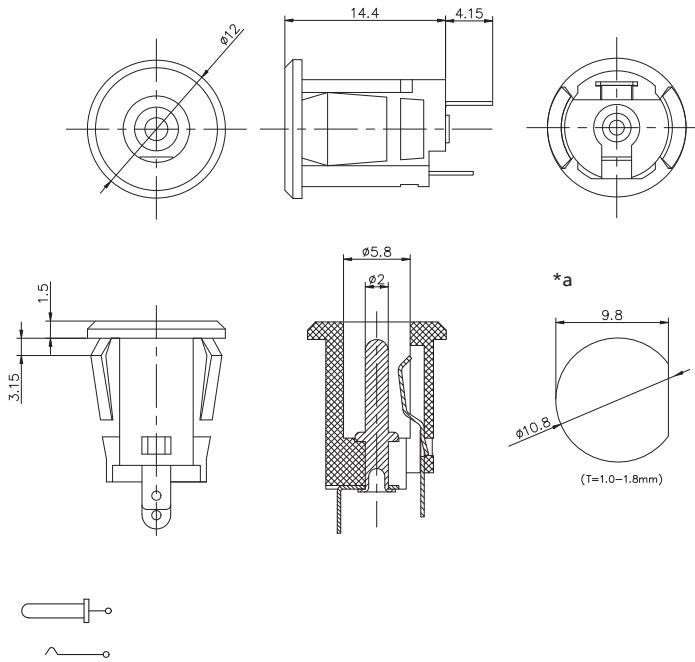

\*a Einbauöffnung

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+85 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger	PA, V-0 nach UL94
Kontaktfeder	CuZn, verzinnt
Kontaktstift	CuZn/CuSn, verzinnt

#### Mechanische Daten

Durchmesser Öffnung	5,8 mm
Durchmesser Mittelstift	2,0 mm
Steckzyklen	5000 <sup>1</sup>
Steckkraft	4–30 N
Ziehkraft	4–30 N

<sup>1</sup> gemessen mit einem Lehrenstecker

#### Elektrische Daten (bei $T_U$ 20 °C)

Durchgangswiderstand	$\leq 30 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	30 V
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
<input checked="" type="checkbox"/> 1633 02	<input checked="" type="checkbox"/> 1633 03	<input checked="" type="checkbox"/> NES/J 21
<input checked="" type="checkbox"/> NES/J 21 W	<input checked="" type="checkbox"/> NES/J 210	<input checked="" type="checkbox"/> XNES/J 210

16 1610 06

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1610 06	2	300	900

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel