

Universal Schaltgerätentörmodul

RC, 230VAC/DC/25VA/W

230 V AC/DC

RC

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

ohne Zubehör direkt aufschnappbar auf Tragschiene, ASA-Adapter Art.-Nr. 20900 im Lieferumfang.

ASA-Adapter Art.-Nr. 20900 (gehört zum Lieferumfang)

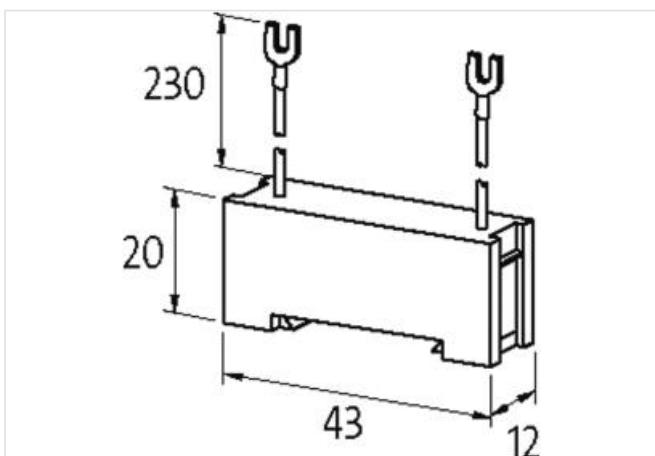
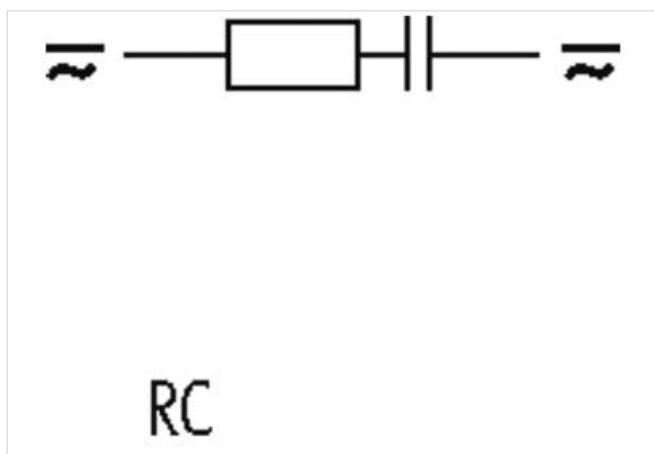
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.04.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020596
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte	universal
-----------------------	-----------

Elektrische Daten

Halteleistung max.	25 W
--------------------	------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min.	110 V
Eingangsspannung AC max.	253 V
Eingangsspannung DC min.	110 V
Eingangsspannung DC max.	253 V

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	20 mm
Breite	43 mm
Tiefe	12 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C