

Motorentstörmodul

Varistor, 3x400VAC/7,5kW

3× 400 V AC

VDR

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


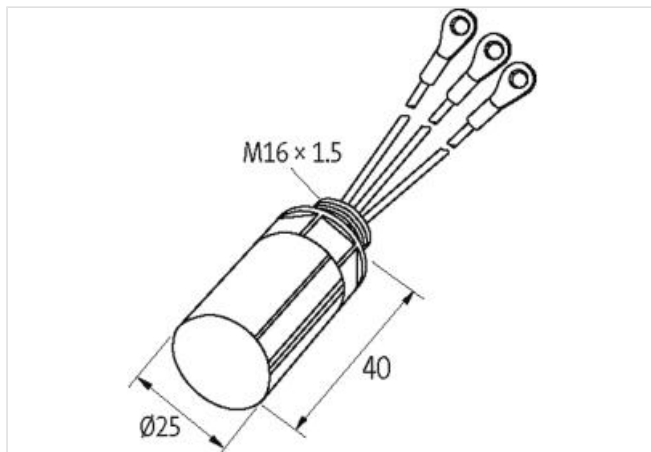


Abbildung stellvertretend

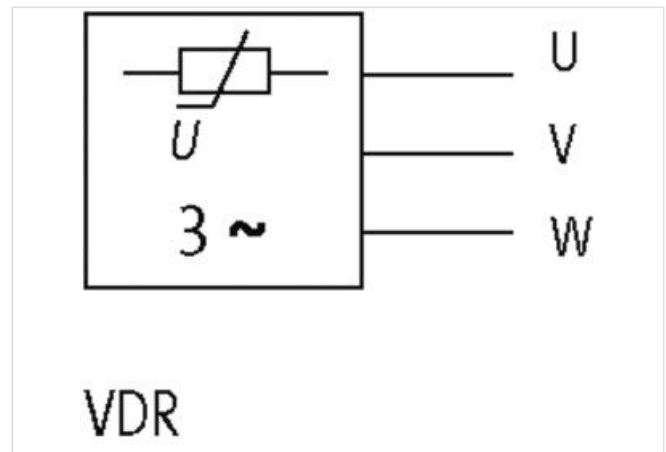

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879018920
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	400 V
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	0,5 mm ²
Installation Anschluss	
Anschlussinformation	Einzellitzen
Länge Einzellitzen	100 mm
Ringkabelschuh	M6isoliert
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Vergussmasse	2-Komponenten Vergussmasse
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	gesteckt
Geeignet für Befestigungsart	Motorklemmkasten
Höhe	25 mm
Breite	25 mm
Tiefe	40 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C