

Modlink MSDD Einbaurahmen 2-fach transparent

Schließung Daimler

Rahmen: Kunststoff PA schwarz
 Deckel: Kunststoff, PC transparent
 Schließung: Daimler

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


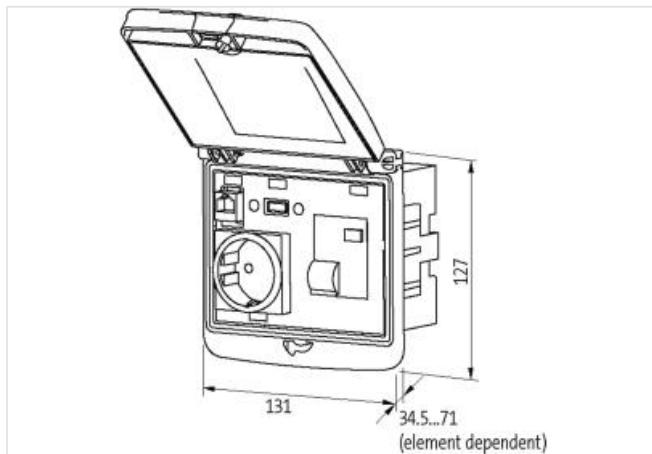


Abbildung stellvertretend

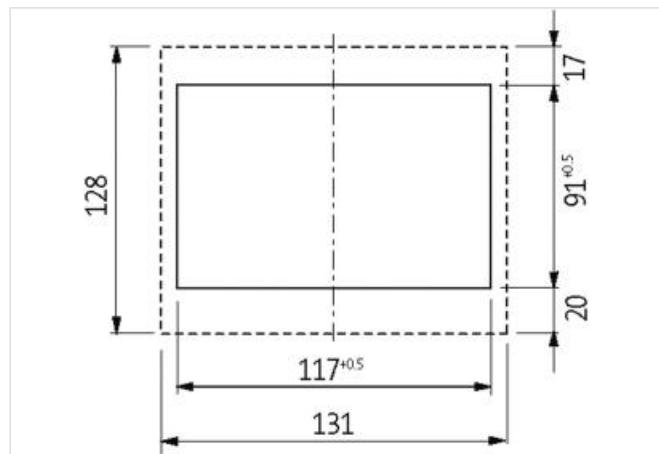

Kaufmännische Daten

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-6.1 | 27189260 |
| ECLASS-7.0 | 27189260 |
| ECLASS-8.0 | 27189260 |
| ECLASS-9.0 | 27189260 |
| ECLASS-10.1 | 27182810 |
| ECLASS-11.1 | 27182810 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.04.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

| | |
|--------------|----------|
| ECCLASS-12.0 | 27182810 |
|--------------|----------|

| | |
|--------------------|---------------|
| ETIM-5.0 | EC002625 |
| GTIN | 4048879388733 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

Mechanische Daten | Montagedaten

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 127 mm |
| Breite | 66 mm |
| Tiefe | 43 mm |

Rahmen

| | |
|---|-------------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Lagertemperatur min. | -30 °C |
| Lagertemperatur max. | 80 °C |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm |
| Farbe Deckel | transparent |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Material Deckel | PC |
| Material Gehäuse | PA |