

Modlink MSDD Einbaurahmen 2-fach grau

Schließung 3mm Doppelbart inkl. steck. Drehknopf

Rahmen: Kunststoff PA schwarz

Deckel: Kunststoff, PBT grau

Schließung: 3 mm Doppelbart
inkl. steckbarem Drehknopf

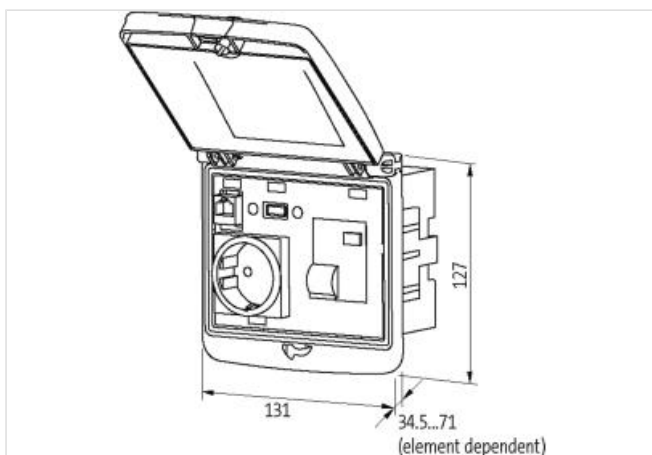
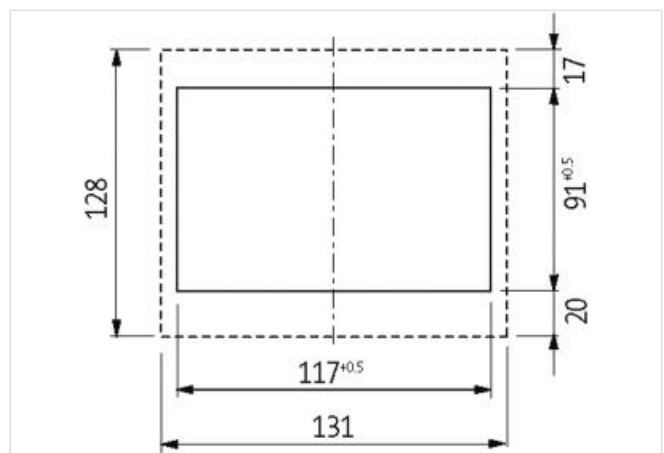
[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27144001
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27189260
ECLASS-10.1	27182810

ECLASS-11.1	27182810
-------------	----------

ECLASS-12.0	27182810
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002625
----------	----------

GTIN	4048879368889
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85389099
-----------------	----------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	127 mm
------	--------

Breite	131 mm
--------	--------

Tiefe	43 mm
-------	-------

Rahmen

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------	------

Betriebstemperatur min.	-30 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	70 °C
-------------------------	-------

Lagertemperatur min.	-30 °C
----------------------	--------

Lagertemperatur max.	80 °C
----------------------	-------

Geeignet für Einbau mit Wandstärke min.	1 mm
-----------------------------------------	------

Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.	5 mm
-----------------------------------------	------

Farbe Deckel	grau
--------------	------

Farbe Gehäuse	schwarz
---------------	---------

Material Deckel	PBT
-----------------	-----

Material Gehäuse	PA
------------------	----