

Modlink MSVD Steckdose Großbritannien

250VAC/13A Schraubklemmen

England (weiß)
Schraubklemmen

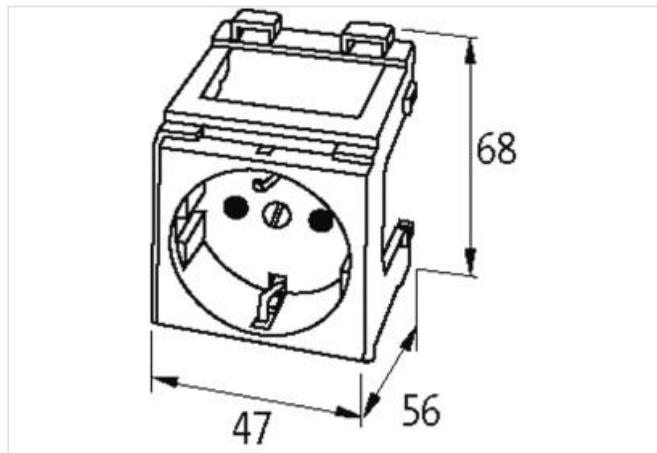
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031332
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	13 A

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	2 + PE
Schutzkontakt vorhanden	ja

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	Schnappverriegelung
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35

Höhe	68 mm
Breite	47 mm
Tiefe	56 mm