

**Modlink MSVD Steckdose Deutschland orange**

250VAC/16A Federkraftklemmen

Deutschland (VDE) orange  
 für Einbau vor Hauptschalter  
 Federkraftklemmen

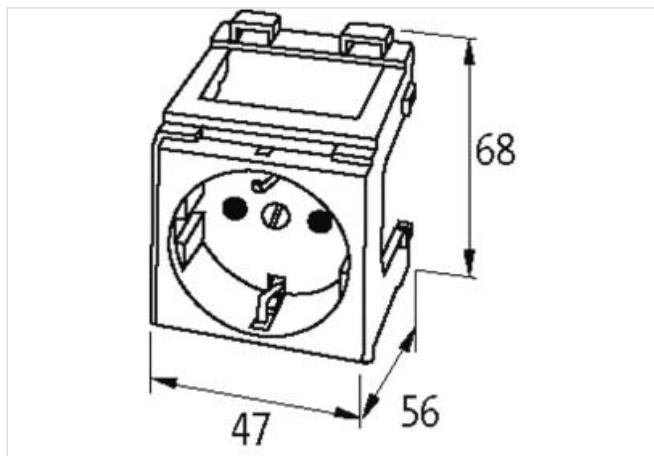
**Link zum Produkt****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031271
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom min.	10 A
Betriebsstrom max.	16 A

**Installation**

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG-Nummer max.	14

**Installation | Anschluss**

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
--------------	----------------------

**Installation | Pin-Belegung**

Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart	Schnappverriegelung
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35
Höhe	68 mm
Breite	47 mm
Tiefe	56 mm