

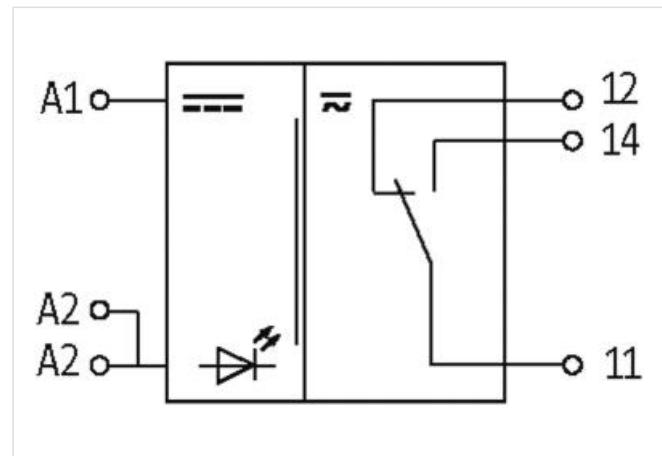
RMI 11/230V AC Ausgangsrelais

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

1 Relais; 1 Wechsler
 8 A
 230 V AC/DC
 Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027410
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85364900

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsspannung AC min.	195 V
Eingangsspannung AC max.	253 V
Eingangsspannung DC	230 V
Eingangsspannung DC min.	195 V
Eingangsspannung DC max.	253 V
Eingangsstrom	5 mA

Elektrische Daten | Ausgang

Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V

Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2,5 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V

Zusatzbedingung Schaltfrequenz mit Last

Schaltfrequenz max. 0,1 Hz

Schaltleistung AC max. 2000 VA

Schaltleistung DC max. 240 W

Schaltspannung AC max. 250 V

Schaltspannung DC max. 250 V

Schaltstrom DC 1 mA

Schaltstrom max. 8 A

Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 8 A (24/110/230 V AC)

Diagnosen

Statusanzeige LED rot

Geräteschutz

Bedingung Lebensdauer lastabhängig

Geräteschutz | Elektrisch

Bemessungsstoßspannung 6 kV

Elektrische Lebensdauer 20000000 Zyklen

Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer 20000000 Zyklen

Mechanische Daten

Abfallzeit max. 15 ms

Ansprechzeit max. 10 ms

Prellzeit max. 2 ms

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Kontakt Ag Ni

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -25 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

AnschlussTyp 2

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger grün

Polzahl 3

PIN 1 A 2

PIN 2 A 2

PIN 3 A 1

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger grün

Polzahl 3

PIN 1 12

PIN 2	11
PIN 3	14