

Modlink MSVD Steckdose USA

2 x NEMA5-15 (GFCI)/125VAC/15A Schraubklemmen

USA (2x NEMA-GFCI 5-15)

(Ground Fault Circuit Interrupter) Fehlerstromschutzschalter
Schraubklemmen


Jede Steckdose kann mit 20 A belastet werden, die Summenbelastung beider Steckdosen muss aber kleiner als 30 A sein.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

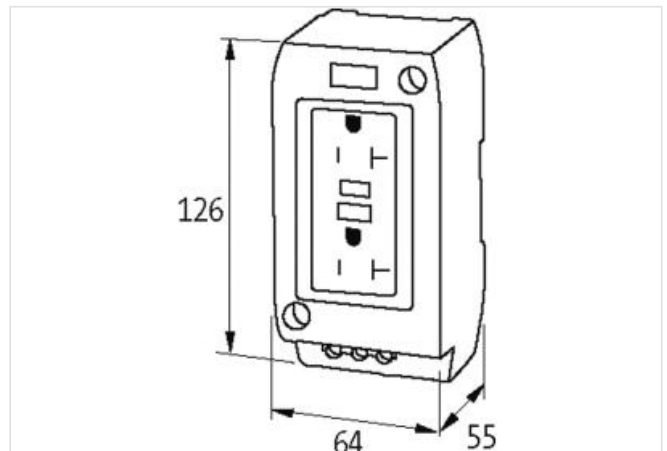

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879041393
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten

Fehlerstrom min.	4 mA
Fehlerstrom max.	6 mA

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	125 V
Betriebsstrom max.	15 A

Installation

Anschlussquerschnitt max. 6 mm²

Installation | Anschluss

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	126 mm
Breite	64 mm
Tiefe	55 mm