

**SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.**

24V LED PG9

Bauform A (18 mm) für Druckschalter

24 V AC/DC  $\pm 25\%$ 

LED grün (1) gelb (3)

PG9

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

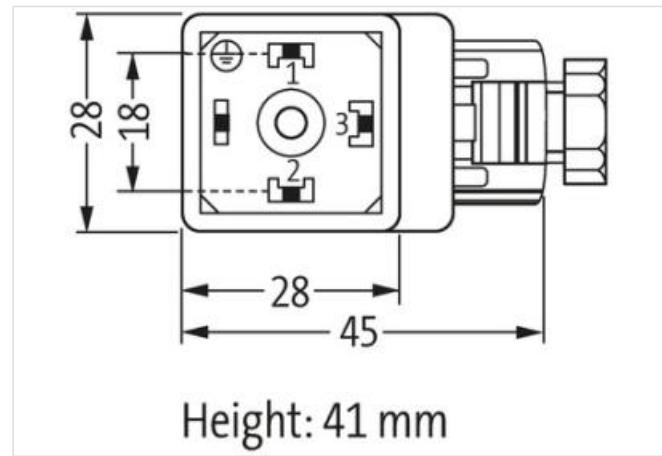
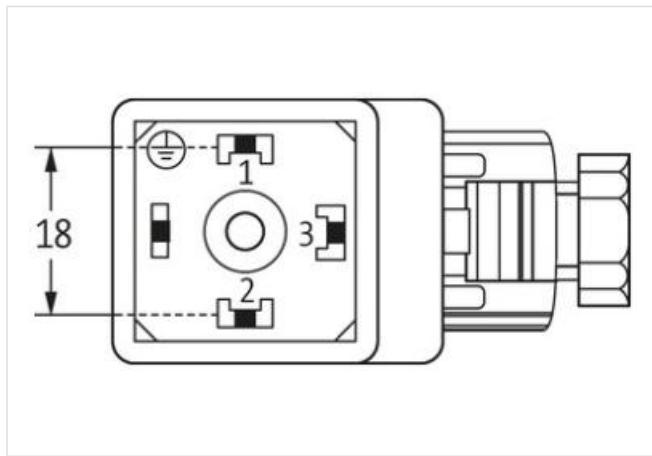
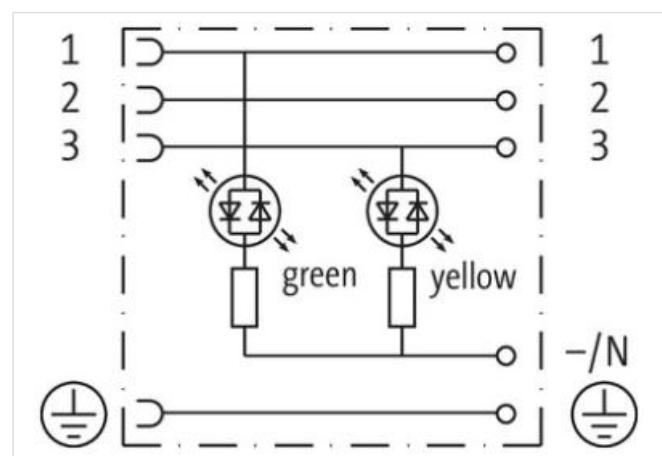
[Link zum Produkt](#)Abbildungen

Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

Schutzart (EN IEC 60529)

IP65

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0

27279221

ECCLASS-7.0	27440104
ECCLASS-8.0	27440104
ECCLASS-9.0	27440102
ECCLASS-10.1	27440105
ECCLASS-11.1	27440105
ECCLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187404
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung AC	24 V
Betriebsspannung AC min.	18 V
Betriebsspannung AC max.	30 V
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	18 V
Betriebsspannung DC max.	30 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A

**Installation | Anschluss**

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Befestigungsgewinde	M3

**Installation | Pin-Belegung**

Polzahl	3 + PE
---------	--------

**Geräteschutz | Elektrisch**

Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
---------------------------	-----------------------

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C